


Zawór 3-drogowy rozdzielający z napędem c.o / c.w.u. Nr katalogowy 086U2471



Przewód z siłownika	Podłączenie do modułu HPC-RM
czarny	129
niebieski	130
brązowy	131
żółto-zielony	PE / uziemienie

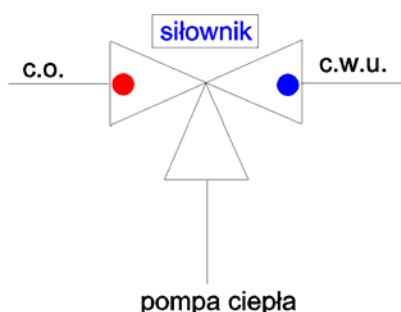


Normalna pozycja przy starcie – obieg c.o.



Położenie zaworu i siłownika do montażu.



Pozycja startowa, niebieski punkt na silniku pokazuje, że zasilany jest tylko przewód czarny (24 VAC). Napięcie mierzone między przewodem czarnym i niebieskim.

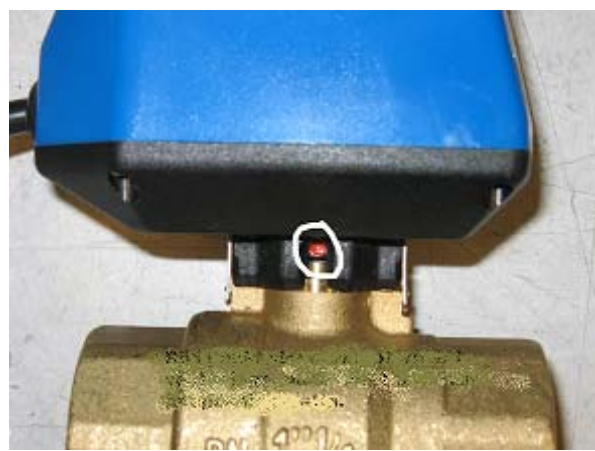

Czerwony punkt pokazuje, że silnik znajduje się w pozycji przełączonej. Oba przewody: czarny i brązowy są zasilane (24 VAC). Napięcie mierzone między przewodem czarnym i niebieskim oraz brązowym i niebieskim.